


品番：EA991C-38

品名：80g/-30°C～200°C グリース(高温用シリコン)

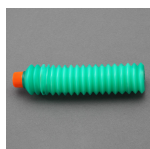

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,460円(税抜) / 3,806円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,460円(税抜) / 3,806円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/21 09:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0649ページ | | |



グリースのグレード(粘度)は一般にNLGI規格で表されます。
上記の表を参考に選定してください。

| NLGI No. | 粘度(1/100mm ²) | 状態 |
|----------|---------------------------|---------|
| 000 | 445~475 | 流動状 |
| 00 | 490~530 | + |
| 0 | 350~385 | 動きやすい |
| 1 | 310~340 | やや動きやすい |
| 2 | 265~295 | 普通 |
| 3 | 220~250 | やや硬い |
| 4 | 175~205 | 硬い |
| 5 | 130~160 | 非常に硬い |
| 6 | 85~115 | + |

仕様

| | | | |
|--------|-----------|----|--------|
| メーカー | エーゼット | 型番 | 078 |
| 内容量 | 80g | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -30~200°C | 色 | 白 |
| 重量 | 85g | | |

高温用

リチウム石鹼基

高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。

白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。

Oリング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.