


品番：EA991C-62

品名：400g/-20°C～200°C カートリッジ グリース(ウレアタイプ°)

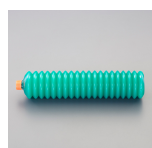

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 920円(税抜) / 1,012円(税込) | | |
| カタログ価格 | 920円(税抜) / 1,012円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/05/06 16:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0649ページ | | |



グリースの規格(うち丸印は一般にNLGI規格で表されます。JIS規格を付したものは別記します。)

| NLGI No. | 遊料粘度 | 状態 |
|----------|---------|--------|
| 000 | 445-475 | 流動状 |
| 00 | 400-430 | + |
| 0 | 350-385 | 軟らかい |
| 1 | 310-340 | やや軟らかい |
| 2 | 265-295 | 普通 |
| 3 | 220-250 | やや硬い |
| 4 | 175-205 | 硬い |
| 5 | 130-160 | 非常に硬い |
| 6 | 85-115 | + |

仕様

| | | | |
|--------|-----------|----|--------|
| メーカー | エーゼット | 型番 | F780 |
| 内容量 | 400g | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -20～200°C | 色 | 薄茶色 |
| 入数 | 1本 | | |

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースです。

耐熱性、耐水性に優れています。

各種添加剤を有効に配合し、防錆効果、耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.