


品番 : EA991CB

品名 : 500ml グリースポンプ<sup>°</sup>

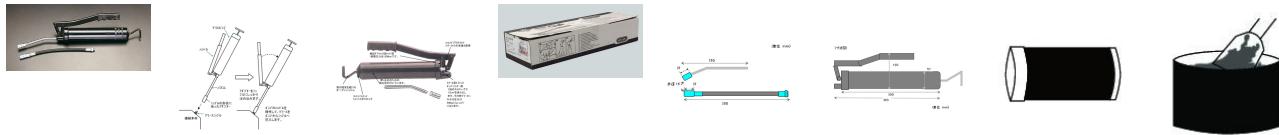

販売価格	9,970円(税抜) / 10,967円(税込)		
カタログ価格	9,970円(税抜) / 10,967円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/15 23:52現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0656ページ		



カタログ訂正

24/10/31 ノズル長:(誤)175mm (正)150mm、フレキシブルホース長:(誤)320mm (正)300mm (No.55,56 1160)

## 仕様

容量	500ml	ノズル長	150mm
ノズルねじサイズ	M10×P1.0	吐出量(cm <sup>3</sup> /ストローク)	1.6
最大吐出圧力	40MPa	筒長	320mm
ピストン軸径	9mm	サイズ	390×120×66mm
重量	1.25kg	適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース
材質	スチール	チューブ壁厚	1.0mm(本体)
付属ノズル	スチールセイ175mm、フレキシブル300mm(ケリスニップル用アダプター付)		

NLGI-1~2

EA991C-7~10(カートリッジグリース)が使用できます。

300mmフレキシブルホース付

ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるので、ロスがありません

エアー抜きも簡単にできます。

作動を調節できます。

フィリングニップルあり

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.