


品番：EA991CD-321

品名：M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)

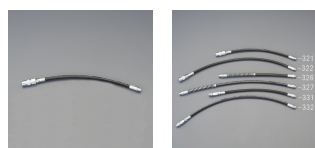

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 67 (2026/06/21 09:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0644ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| ノズル | フレキシブル | 全長(mm) | 300 |
| ノズルねじサイズ | M10×1 | 使用圧力 | 24.1MPa |
| 破断圧力 | 80MPa | 材質 | カプラー: スチール(垂鉛メッキ仕上げ) |
| フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。 | | | |
| 手動式グリースガン専用 | | | |
| カプラー付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.