


品番：EA991CD-322

品名：M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)

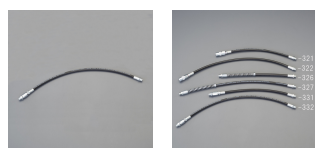

|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,310円(税抜) / 1,441円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,310円(税抜) / 1,441円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 154 (2026/06/21 09:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0644ページ                        |      |   |



#### 仕様

|                                      |        |        |                      |
|--------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| ノズル                                  | フレキシブル | 全長(mm) | 450                  |
| ノズルねじサイズ                             | M10×1  | 使用圧力   | 24.1MPa              |
| 破断圧力                                 | 80MPa  | 材質     | カプラー: スチール(垂鉛メッキ仕上げ) |
| フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。 |        |        |                      |
| 手動式グリースガン専用                          |        |        |                      |
| カプラー付                                |        |        |                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.