


品番 : EA991CD-56

品名 : 500ml グリースポンプ(レバー/ピストル兼用)

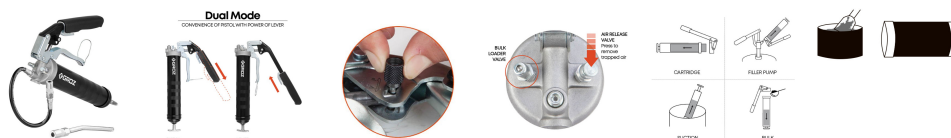

販売価格	7,960円(税抜) / 8,756円(税込)		
カタログ価格	7,960円(税抜) / 8,756円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 06:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

容量(ml)	500	吐出量(g/ストローク)	1.0
吐出圧力	69MPa	ノズル長(mm)	ストレートノズル:150 フレキシブルノズル:450
筒径(mm)	57	筒長(mm)	328
ノズルねじサイズ	M10×1	材質	アルミダイカスト
適用グリース	カートリッジグリース(400ml) 手詰めグリース		

レバータイプとトリガーガンタイプに操作方法を切り替え可能

高圧大容量のレバータイプ、狭い場所でのスピーディー操作のトリガータイプと用途により使い分けが可能です。

吐出圧力と吐出量を調整可能

1.2mm厚の堅牢モデル

充填ニップル、エアーリリースバルブ付

NLGI-1~3

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

