


品番 : EA991CF-2

品名 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

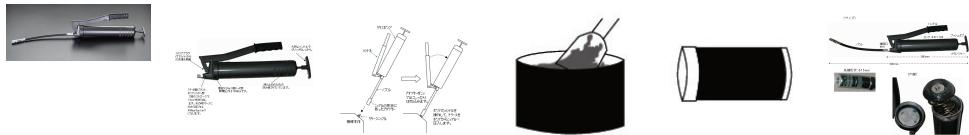

販売価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 07:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



仕様

容量	500ml	ノズル長	300mm
ノズル取り付けネジサイズ	M10×1.0	吐出量(cm ³ /ストローク)	1.4
最大吐出圧力	40MPa	筒長	320mm
筒径	57mm	本体チューブ壁厚	1.0mm
サイズ	380×130×66mm	重量	1.38kg
ピストン軸径	9mm	適用グリース	カートリッジグリース、手詰めグリース

NLGI-1～2

EA991C-7～-10(カートリッジグリース)が使用できます。

ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。

エアーバルブも簡単にできます。

作動を調節できる。

Tグリップ付

バリュアブルアクチュエイションシステム(スペシャルガスケットとボールチェックバルブ)の2つのシステムが注油の失敗を防止します。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.