
 


品番：EA991CF-2

品名：500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

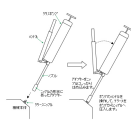

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/05/06 15:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0645ページ | | |



カタログ訂正

26/04/09 吐出量(cm³/ストローク)の訂正。誤:1.4、正:最大1.6(No.57 9025)

仕様

| | | | |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 容量 | 500ml | ノズル長 | 300mm |
| ノズルねじサイズ | M10×1.0 | 吐出量(cm ³ /ストローク) | 最大1.6 |
| 最大吐出圧力 | 40MPa | 筒長 | 320mm |
| 筒径 | 57mm | チューブ壁厚 | 1.0mm |
| サイズ | 380×130×66mm | 重量 | 1.38kg |
| ピストン軸径 | 9mm | 適用グリース | カートリッジグリース、手詰めグリース |
| NLGI-1~2 | | | |
| EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。 | | | |
| ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。 | | | |
| エア抜きも簡単にできます。 | | | |
| Tグリップ付 | | | |
| バリュアブルアクチュエーションシステム(スペシャルガスケットとボールチェックバルブ)の2つのシステムが注油の失敗を防止します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.