


品番：EA991CF-2

品名：500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

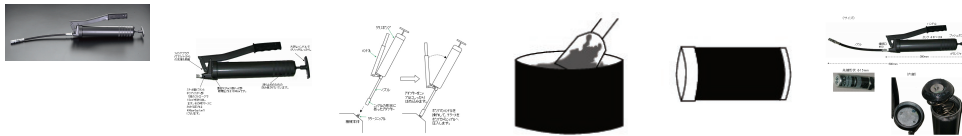

販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/06/21 08:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



カタログ訂正 26/04/09 吐出量(cm3/ストローク)の訂正。誤:1.4、正:最大1.6(No.57 9025)

#### 仕様

容量	500ml	ノズル長	300mm
ノズルねじサイズ	M10×1.0	吐出量(cm3/ストローク)	最大1.6
最大吐出圧力	40MPa	筒長	320mm
筒径	57mm	チューブ壁厚	1.0mm
サイズ	380×130×66mm	重量	1.38kg
ピストン軸径	9mm	適用グリース	カートリッジグリース、手詰めグリース
NLGI-1~2			
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。			
ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。			
エア抜きも簡単にできます。			
Tグリップ付			
バリュアブルアクチュエーションシステム(スペシャルガスケットとボールチェックバルブ)の2つのシステムが注油の失敗を防止します。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.