


品番：EA991CH-101

品名：デジタル液体流量計(灯油・軽油用)

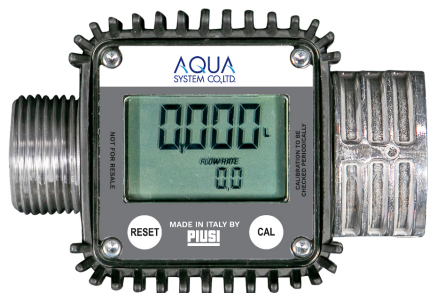

販売価格	48,700円(税抜) / 53,570円(税込)		
カタログ価格	48,700円(税抜) / 53,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0632ページ		



灯油・軽油の管理に最適 吐出量を計るデジタル式流量計

#### 仕様

メーカー	アクアシステム	型番	TB-K24-FM
用途	小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能	電源	単4電池×2本(付属)
流量範囲	6~120L/分	精度	±1.0%
接続サイズ	G1”オス/メス(入出変更可)	材質	アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE
適用	灯油、軽油	計量方式	タービン(液晶デジタル表示)
最大使用圧力	2Mpa	重量	400g
最大目盛表示(L)	清算:5桁(0.01~99999) トータル清算:6桁(0.1~999999)		

測定単位はリットルです。

液体の管理に最適な吐出量を計るデジタル式流量計です。

タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。

小型なので、ガンノズルと組み合わせやすい流量計です。灯油・軽油の液体管理が可能です。  
※ガソリンにはご使用できません。

ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。

デジタル表示画面(単4電池2個使用)

キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%

デジタル表示画面(単4電池2個使用)

ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能  
※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.