


品番：EA991CH-21

品名：Rc3/4 手動ガンノズル(オートストップ°)

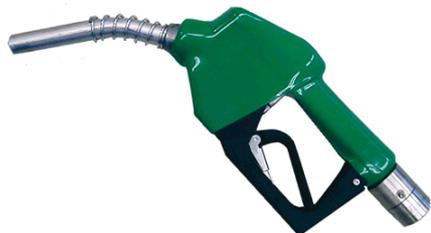

販売価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
カタログ価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0632ページ		



満量になると給油が自動で止まります

#### 仕様

メーカー	アクアシステム	型番	ATNH-20
ノズルサイズ	φ24×65mm	適用	灯油・軽油(オイル・ガソリン・バイオディーゼル不可)
材質	ノズル・本体:アルミ パッキン:NBR・FKM	接続ねじ径	Rc3/4"
最大使用圧力	0.2Mpa	重量	1.5kg
推奨ホース	20A	継手	スイベル
流量範囲(L/min)	30~80		

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。

電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。

一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。

※使用圧力と流量範囲にご注意ください。

手元で楽々、簡単操作

握れば吐出、離せば止まる

レバー引っ掛け付

自然落下、サイフォンの利用では使用不可

流量計付

※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。

満量になると給油が自動で止まります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.