 



品番：EA991CR-31

品名：20L/min AC100V オイルポンプ(電動)



販売価格	204,000円(税抜) / 224,400円(税込)		
カタログ価格	204,000円(税抜) / 224,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/01 19:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0630ページ		

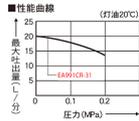

## 仕様

メーカー	工進	型番	GM-2510H
最大吐出量	20L/min	電源	AC100V(50/60Hz)
出力	200W	定格使用時間	25分
吸入(吐出)口径	25(20)mm	適用粘度	1000m <sup>2</sup> /s以下
サイズ	320×188×268mm	重量	10kg
ホース	EA991CR-35Aをご利用ください(別売)	接続ねじ	管用平行ねじ
最大吐出圧力	0.2Mpa(2kgf/cm <sup>2</sup> )	吸入揚程	4~5m
電流	5A	回転数	6200rpm
コード長	0.75m <sup>2</sup> ×5m	液温	5~40℃
カーボンブラシ交換	約500時間、使用限度5mm ※初回約500時間、2回目以降は約200時間で新しいものと交換してください。(1台に2個必要です)		

ガソリンは使用できません。

高粘度油の移送に最適です。

ドラム缶タンクからのオイル移送に。

船のエンジン廃油の抜き取りに。※スラッジが入った廃油にはお使いいただけません。

大きくて持ちやすいハンドル付

1000m<sup>3</sup>/sの高粘度油の移送もラクラクこなします(油温20℃時でのVG220程度まで)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.