


品番：EA991CR-41

品名：φ13mm 単体ポンプ(清水用)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 07:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2512ページ		

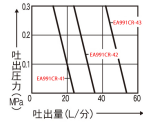

### 仕様

メーカー	工進	型番	GC-13
口径(mm)吸込×吐出	13×13	所要動力	0.2kW
プーリーサイズ	5"×A1	吸上揚程	4m以下
吐出量	21L/分	サイズ(mm)	181×127×151(H)
重量(kg)	4.0	回転数	200~800r.p.m
接続ねじ	管用平行ねじ	吐出圧力	0~0.3MPa
回転方向	駆動軸側から見て時計回り、反時計周 りいずれも可	材質	鋳鉄
液温	5~60℃	駆動方式	ベルト駆動
使用不可液体例	ガソリンなど第一石油類、溶剤、薬品、 海水など		

清水・農業用水、及び灯油・軽油・A重油  
(低粘度100mm<sup>2</sup>/S以下)用

動力は汎用モーターをご使用ください。

構造が簡単、計量・小型のポンプで、農業用から工業・漁業用等あらゆる産業に幅広く使用できます。

農業用灌水給水、温床用散水、尿・液体肥料の散布、苗代用散水・排水に

工業用灯油、軽油、A重油(低粘度100mm<sup>2</sup>/s以下)などの給油・移送に

漁業用船舶の水あか清掃の排水、冷却水の補給・移送、海苔採集、ソバ竹立用に

その他廃油の移送に

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.