


品番：EA991CT-100AA

品名：自動給油器用圧カブスター

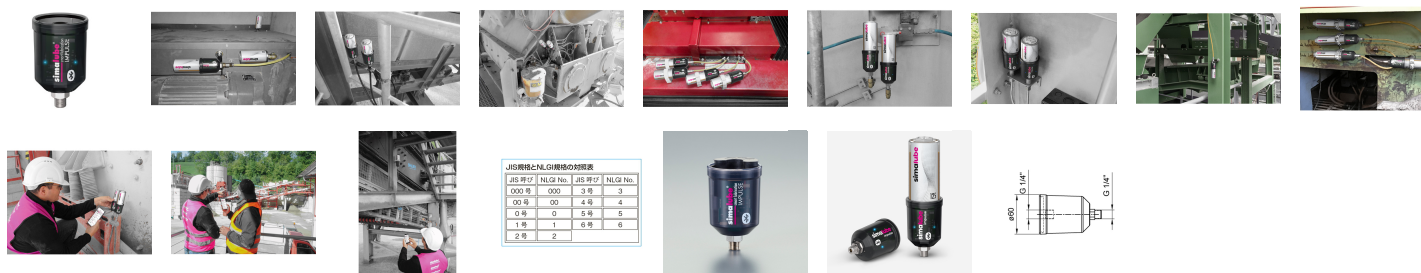

販売価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 08:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



JIS 番号	NLGI No.	JIS 番号	NLGI No.
00号	0号	1号	1号
01号	1号	2号	2号
02号	2号		

### 仕様

メーカー	シマテック (simatec)	型番	ST230.10100
商品名	シマルーベ (simalube)	電源	6V 2.3Ah(付属)
表示	LED 10秒毎点滅 正常: 緑、異常: 赤、Bluetooth通信中: 青	最大吐出圧	10bar(約10kg/cm <sup>2</sup> )
使用温度範囲	-10~55℃	対応潤滑油	~NLGI No.2のグリスもしくはオイル
取付方向	どんな方向にも可能	インパルス重量	260g
防塵・防水規格	IP68	サイズ	φ60×93mm
稼働方式	電気機械方式	吐出量	1ストロークあたり約0.5ml
接続ねじ径	G1/4" (逆流防止バルブ付)	材質	半透明PET
有効期間	1~12か月まで調整可能		

60ml、125ml、250ml用

吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。

離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。

Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。

コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。

あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.