



品番：EA991DA-3

品名：320mm/1本口 クーラントノズル(マグ ネット式)

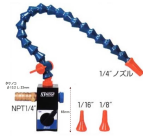

販売価格	9,600円(税抜)／10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜)／10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0662ページ		

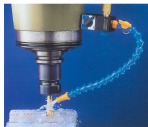

仕様

メーカー	ノガ・ウォーターズ (NOGA)	型番	MC1601
使用液圧力	0.2～0.34MPa	スプレーユニット全長	320mm
吸着力	32kgf	重量	0.46kg
接続口	1/4" NPT(13.5mmホースニップル付)	先端ノズル径	1/4"、1/8"、1/16" (各1個付)
マグネット+マニホール ドサイズ	41×48×58(H)mm	ノズル接続径	1/4"
材質	アセタール樹脂 (コネクタ、ノズル)	使用圧力	2～3.4バール
流量	940L/分	最高使用温度	80℃
切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。			
オンオフマグネット付			
エア吹き付けには使用しないで下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.