


品番：EA991DC-1

品名：400mm/1本口クーラントノズル(丸口/マグネット式)

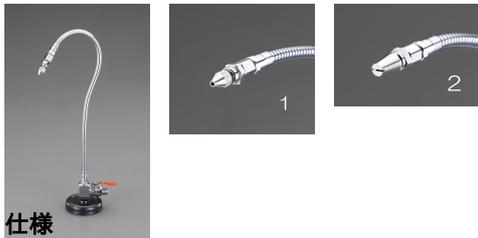

販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/08 02:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

吸着力	60kgf	接続口	G(PF)1/4"
ノズル長	400mm	マグネットサイズ	φ65mm
ノズル口径	φ2mm	ノズル形状	丸
重量	約588g	材質	真鍮、鉄、銅、フェライト
使用圧力	0.4MPa	常用圧力	0.7MPa
最大耐圧	1.0MPa		

吹付け方向が自由なフレキシブルタイプ

金属加工時における切削面の冷却、乾燥、洗浄などにご使用下さい。

強力マグネットで金属加工現場でのクーラント配管にとっても便利です。

代替品

	品番 EA991DA-3 コメント 接続口:1/4" NPT
--	-----------------------------------

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.