


品番：EA993BZ-60

品名：60 ton 門型油圧プレス(電動・手動兼用型)



販売価格	1,860,000円(税抜) / 2,046,000円(税込)		
カタログ価格	1,860,000円(税抜) / 2,046,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 12:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0334ページ		

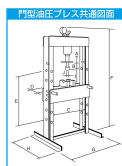

寸法	標準仕様	オプション仕様
A	150mm	150mm
B	150mm	150mm
C	1100mm	1100mm
D	234mm	234mm
E	1920mm	1920mm
F	1920mm	1920mm
G	1450mm	1450mm
H	1090mm	1090mm
I	190mm	190mm
J	60mm	60mm

こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	マサダ製作所	型番	MHP-60E-4A
電動・手動兼用			
2段吐出型電動ポンプ			
電源	AC100V	最高使用圧力(ポンプ)	低圧:0.98MPa、高圧:68.6MPa
吐出量(ポンプ)	低圧:2.9L/分、高圧:0.33L/分		
手動式操作ポンプ併用で微量調整可能			
フットスイッチ付			
能力	60t	プレス部径	52mm
重量	800kg	サイズ(mm)	A:150、B:150、C:1100、D:234、E:600、F:1920、G×H:1450×1090、I:190~790、J:60

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

