 




品番 : EA993CS-11

品名 : 200kg マルチクレーン(軽量型/固定式)

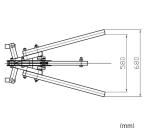

販売価格	135,100円(税抜) / 148,610円(税込)		
カタログ価格	135,100円(税抜) / 148,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 17:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0304ページ 1759ページ		

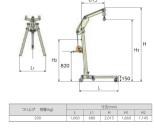

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

クレーン設備のない作業現場に最適です

#### 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SMC200H
用途	車両・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業。 車両等への荷物の積み込み、積み降ろし作業。	能力	200kg
揚高	1660mm	アーム長	615mm(固定式)
脚高さ	150mm	脚の開き	内寸:580mm 外寸:680mm
折りたたみサイズ	560×680×1590mm	本体重量	45kg
材質	SS400		

軽量型

固定式

クレーン設備のない作業現場に最適

移動は4輪共自在車輪でスムーズにできます。

手動ワインチにて荷物の吊上げ、下げができます。

アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用できます。

折りたたんで保管できます。

※商品は完成品です。

#### 代替品



品番 EA993CS-21  
コメント 仕様をご確認ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.