


品番：EA993EL-12

品名：10.0ton/120.7-175mm 油圧シリンダー



販売価格	27,100円(税抜)／29,810円(税込)		
カタログ価格	27,100円(税抜)／29,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 19:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

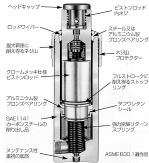

最大使用圧力	70MPa		
油圧シリンダーメスカプラーソケットが付属しています			
油圧シリンダーと高圧ホースの接続にはオスカプラープラグが別途必要です。			
オイルポンプ、油圧ホース、オスカプラー別売			
能力(外径)	10t(57.2mm)	最低長	120.7mm
ストローク(mm)	54.0	必要油量(ml)	78.7
最大高さ(mm)	175	外ねじサイズ(インチ)	2.1/4-14
外ねじ長さ(mm)	28.6	ポート位置(mm)	19.1
ピストンロッド径(mm)	38.1	ピストンロッド内ねじサイズ及び深さ	1-8×19.1mm
重量	2.3kg	ヘッドキャップ厚み(mm)	6.4
ボア径(mm)	42.8	受圧面積(cm ²)	14.4

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

