


品番：EA993EL-25

品名：14.0ton/322.2-529mm 油圧シリンダー

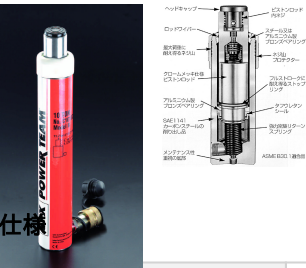

販売価格	50,000円(税抜)／ 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜)／55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/26 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



最大使用圧力	70MPa		
油圧シリンダーメスカプラーソケットが付属しています			
油圧シリンダーと高圧ホースの接続にはオスカプラープラグが別途必要です。			
オイルポンプ、油圧ホース、オスカプラー別売			
能力(外径)	14t(69.9mm)	最低長	322.2mm
ストローク(mm)	206.4	必要油量(ml)	417.9
最大高さ(mm)	529	外ねじサイズ(インチ)	2.3/4-16
外ねじ長さ(mm)	28.6	ポート位置(mm)	19.1
ピストンロッド径(mm)	44.5	ピストンロッド内ねじサイズ及び深さ	1-8×19.1mm
重量	8.1kg	ヘッドキャップ厚み(mm)	6.4
ボア径(mm)	50.8	受圧面積(cm ²)	20.3

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

