


品番：EA993EL-36

品名：23.0ton/374.7-635mm 油圧シリンダー

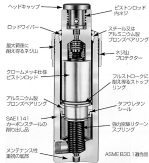

販売価格	84,000円(税抜)／ 92,400円(税込)		
カタログ価格	84,000円(税抜)／92,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/10 17:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



最大使用圧力	70MPa		
油圧シリンダーメスカプラーソケットが付属しています			
油圧シリンダーと高圧ホースの接続にはオスカプラープラグが別途必要です。			
オイルポンプ、油圧ホース、オスカプラー別売			
能力(外径)	23t(85.7mm)	最低長	374.7mm
ストローク(mm)	260.4	必要油量(ml)	865.4
最大高さ(mm)	635	外ねじサイズ(インチ)	3.5/16-12
外ねじ長さ(mm)	49.2	ポート位置(mm)	25.4
ピストンロッド径(mm)	57.2	ピストンロッド内ねじサイズ及び深さ	1 1/2-16×25.4mm
重量	13.3kg	ヘッドキャップ厚み(mm)	9.5
ボア径(mm)	65.1	受圧面積(cm ²)	33.2

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

