

品番：EA993K-2A


品名：2.0ton/16-126m 爪付ジャッキ(クリーンルーム用)



販売価格	89,600円(税抜)／98,560円(税込)		
カタログ価格	89,600円(税抜)／98,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 21:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0713ページ		



仕様

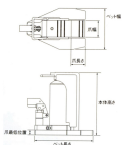

メーカー	今野製作所 (EAGLE)	型番	G-40C
爪荷重	2t	頭部荷重	4t
重量	11kg	爪最低位置	16mm
ストローク	110mm	本体高さ	227mm
爪幅	65mm	爪長さ	50mm
ベット幅	145mm	ベット長さ	226mm

塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。

レバー回転タイプ

安全弁つき

半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。

操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転。後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。

横使用はできません。

代替品

品番	EA993K-2B
コメント	レバー位置変更他リニューアル



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.