


品番 : EA993LC-2A

品名 : 2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)



販売価格	13,900円(税抜)／15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜)／15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0294ページ		

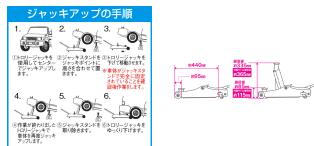

#### 仕様

メーカー	大自工業(Meltec)	型番	FA-24
最大耐荷重	2t(最大揚程質量) 19.6kN	最低高	85mm(付属サドル使用時: 115mm)
最大揚高	335mm(付属サドル使用時:365mm)	ストローク	約250mm
重量	約11kg	サイズ	530(W)×214(D)×140(H)mm
ハンドルサイズ	約500mm	ハンドル取付後全長	約980mm
サドルサイズ	約φ60×18(H)mm	幅	135mm
作動油	油圧潤滑油(ISO VG32)	油量	約115cc
使用温度範囲	-20°C~60°C	適合車種	軽自動車、コンパクトカー、普通自動車、中型乗用車、ミニバン、ローダウン ※中型乗用車とミニバンはサイドアップ時のみ使用可能です。

#### 油圧式

自動車のタイヤ交換や整備の際に自動車をジャッキスタンド等で維持させるために、ジャッキアップ又はジャッキダウンさせる目的で使用するジャッキです。

純正ローダウン車のジャッキアップに最適

サイドジャッキアップ用アタッチメント付き

30mmサドルアダプター付き

ジャッキアップ状態を維持したまでの作業等には使用できません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.