


品番：EA997EB-32A

品名：32mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(3本)

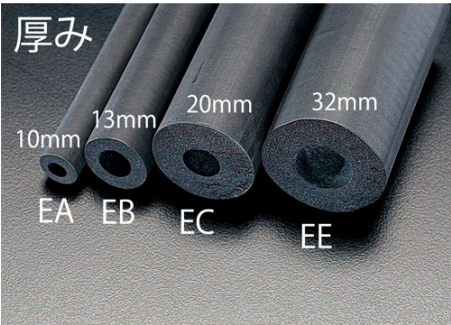

|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 5,110円(税抜)／ 5,621円(税込)       |      |    |
| カタログ価格  | 5,110円(税抜)／ 5,621円(税込)       |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/17 13:46現在) |      |    |
| 商品入数    | 3                            | 販売単位 | PK |
| カタログページ |                              |      |    |



仕様

|    |                      |        |                                         |
|----|----------------------|--------|-----------------------------------------|
| 内径 | 32mm(1・1/4")         | 入数     | 3本                                      |
| 厚み | 13mm                 | 長さ     | 2m                                      |
| 材質 | 特殊エラストマー             | 適応温度範囲 | －200℃～125℃(－57℃から硬化、必要肉厚により－200℃まで使用可能) |
| 特性 | 自己消化性 難燃性(酸素指数26%以上) |        |                                         |

チューブの内側にパウダーが吹き付けてあるので、複雑に曲がったパイプにも手早くすべるようにさし込むことができます。

既に配管済みのパイプラインに使用する時は、チューブを縦に切り込み、パイプに噛み付かせてください。切り込みは、作業現場で、ナイフ、はさみ、かみそり、はさみなどで簡単にできます。

チューブの切り口や継ぎ目は、エアロボンド(ネオプレン系接着剤)で接合します。

耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。

－30℃の低温でも柔軟性を保つので寒冷地での施工が容易です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.