 




品番：**EA997MB-125**

品名：121-138mm 丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

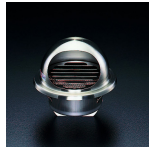

販売価格	<b>5,040円</b> (税抜) / 5,544円(税込)		
カタログ価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/07/08 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		

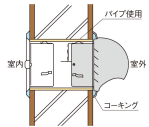

メッシュ数	
121	12
125	12
138	12

●メッシュは防虫用メッシュ(12メッシュ)を使用しております。  
●防虫網は、標準仕様です。  
●防虫網の材質は、ステンレスメッシュを使用しております。  
●防虫網の目数は、12メッシュです。  
●防虫網の目数は、12メッシュです。

### 仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-GN125SHD-HL
適合パイプ径	121~138mm	水止め高さ	37mm
相当開口面積	29.67cm <sup>2</sup>	換気面積	33.6cm <sup>2</sup> (有効面積)
材質	・本体、ガラリ板、ダンパー羽根、防虫網:SUS304 ・フード:SUS316 ・温度ヒューズ:銅製	仕上	ヘアライン

外壁用 自然給排気口

溶接組立式

防虫網(12メッシュ)付

温度ヒューズ付 (72°C/回転式/平型)

雨や雪の侵入を防ぐフードには、耐食性に優れたSUS316を使用。

火災等によって温度が72°C以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

