 




品番：EA997MB-150

品名：146-160mm 丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

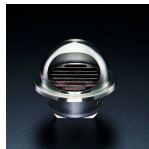

販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 21:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		

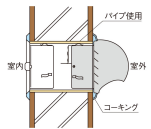

メッシュ数	
146	12
150	12
155	12
160	12

●メッシュは防虫網(12メッシュ)です。防虫網の目詰まり防止のため、定期的な清掃が必要です。
●防虫網の目詰まり防止のため、定期的な清掃が必要です。
●防虫網の目詰まり防止のため、定期的な清掃が必要です。
●防虫網の目詰まり防止のため、定期的な清掃が必要です。

カタログ訂正 25/12/23 適用パイプ(内径)の訂正。誤:142~165mm、正:146~160mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-GN150SHD-HL
適合パイプ径	146~160mm	水止め高さ	50mm
相当開口面積	52.26cm ²	換気面積	75.5cm ² (有効面積)
材質	・本体、ガラリ板、ダンパー羽根、防虫網:SUS304 ・フード:SUS316 ・温度ヒューズ:銅製	仕上	ヘアーライン

外壁用 自然給排気口

溶接組立式

防虫網(12メッシュ)付

温度ヒューズ付 (72°C/回転式/平型)

雨や雪の侵入を防ぐフードには、耐食性に優れたSUS316を使用。

火災等によって温度が72°C以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

