


品番：EA997NC-50

品名：50mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)

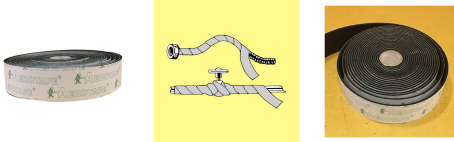

販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 47 (2026/04/30 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0033ページ		



#### 仕様

幅(mm)	50	長さ(m)	10
厚さ(mm)	3	適応温度範囲	-29~93℃
材質	本体:EPDM合成ゴム(エラストマー) 粘着材:アクリル系	入数	1巻

冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。

高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。

どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。

耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。

屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。

#### <使用方法>

- 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。
- 2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。
- 3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。
- 4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

