


品番 : EA997PC-19

品名 : 610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)

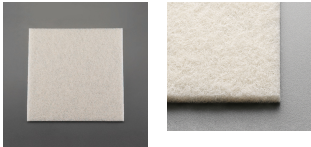

販売価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
カタログ価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/06/12 13:56現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0043ページ1429ページ		



仕様

メーカー	日本バイリーン	型番	PS150N
商品名	フレドゥン	サイズ	610×610mm
厚さ	8(±2)mm	標準風速	2.5m/sec
定格風量	56m ³ /min	平均捕集効率	63%
使用温度	80℃以下	材質	ポリエステル、モダアクリル
入数	2枚		
一般再生用			
外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。			
圧力損失が低く高効率で塵埃保持量が大きくエアフィルタとして理想的な密度勾配を有しています			
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。			
難燃性			
・主な用途 換気用、空調用、自動車の塗装ブース用、一般工場空調用、空調用ユニット、家庭用ウインドクーラー用など広範囲での使用が可能			
初期圧力損失	30Pa		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.