



品番：EA997PP-12

品名：610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)

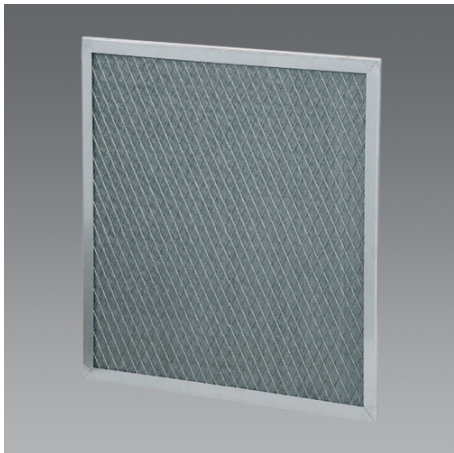

販売価格	64,000円(税抜) / 70,400円(税込)		
カタログ価格	64,000円(税抜) / 70,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1429ページ		

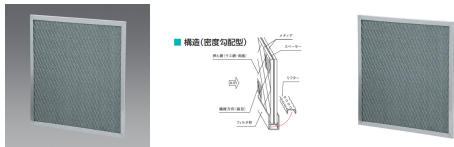

### 仕様

メーカー	アクション	型番	CNPF-5010
商品名	CNPフィルタ	捕集効率	65%
サイズ	610×610mm	厚さ	10mm
定格風速	1.0m/sec	初期圧力損失	90Pa
使用温度	480℃以下	材質	フィルター: マイクロデミスター網、フレーム: ステンレス
重量	2.6kg		

オイルミスト捕集用

オールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現。

ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用。

省スペースで取り付け、取り外し作業が容易です。

#### 【主な使用用途】

- 自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
- 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
- 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
- ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.