



品番 : EA997PP-2

品名 : 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

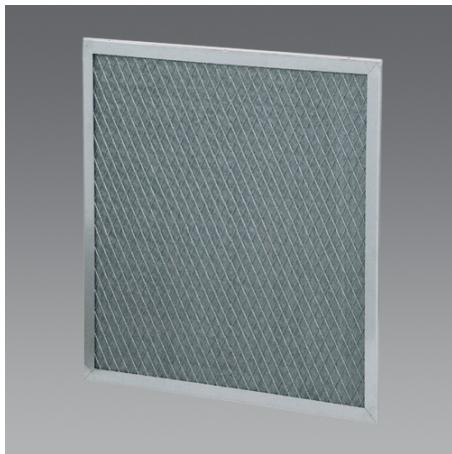

販売価格	41,600円(税抜)／45,760円(税込)		
カタログ価格	41,600円(税抜)／45,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1429ページ		

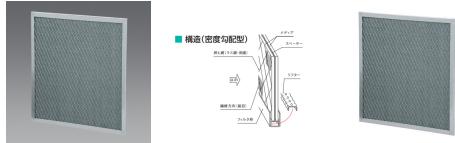

仕様

メーカー	アクシー	型番	CNPF-0025
商品名	CNPフィルタ	捕集効率	45%
サイズ	610×610mm	厚さ	10mm
定格風速	1.0m/sec	初期圧力損失	37Pa
使用温度	480°C以下	材質	フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
重量	2.1kg		

オイルミスト捕集用

オールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480°C)、耐薬品性、耐腐食性を実現。

ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10 μm の長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用。

省スペースで取り付け、取り外し作業が容易です。

【主な使用用途】

自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去

耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)

一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)

ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.