
 
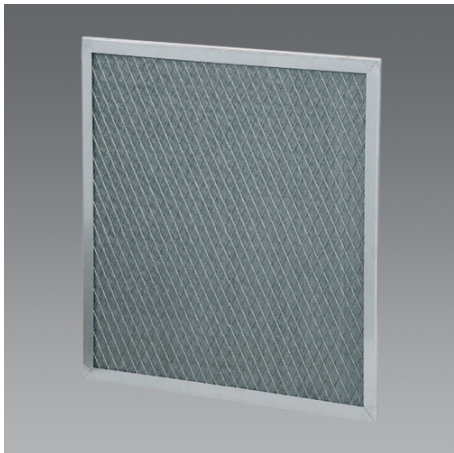


品番：EA997PP-2

品名：610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)



販売価格	41,600円(税抜) / 45,760円(税込)		
カタログ価格	41,600円(税抜) / 45,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1429ページ		

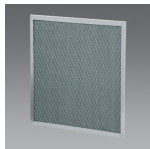

#### 仕様

メーカー	アクション	型番	CNPF-0025
商品名	CNPフィルタ	捕集効率	45%
サイズ	610×610mm	厚さ	10mm
定格風速	1.0m/sec	初期圧力損失	37Pa
使用温度	480℃以下	材質	フィルター: マイクロデミスター網、フレーム: ステンレス
重量	2.1kg		

オイルミスト捕集用

オールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現。

ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用。

省スペースで取り付け、取り外し作業が容易です。

#### 【主な使用用途】

自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去  
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)  
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)  
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.