


品番 : EA997RA-42

品名 : 1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)

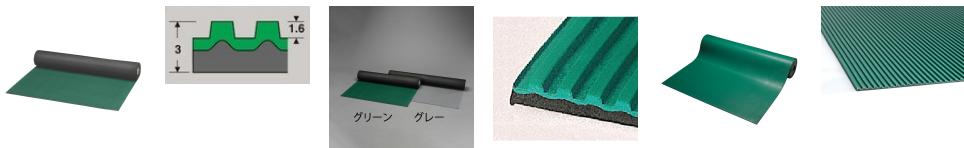

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 39,600円(税抜)／43,560円(税込) | | |
| カタログ価格 | 39,600円(税抜)／43,560円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/15 22:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1420ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|------|-----|--------------|
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-142-081-1 |
| 材質 | 合成ゴム | サイズ | 1.2×5m |
| 厚み | 約3mm | 重量 | 22.5kg |
| カラー | 緑 | | |
| 弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 | | | |
| 広範囲に敷き詰められるランナータイプ | | | |
| 太陽光線により変色する場合があります。 | | | |
| 納入時には荷下ろし介助者が必要です。 | | | |
| 防炎番号: ET 790065 | | | |
| 防滑性 | | | |
| 塩ビ不使用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.