


品番 : EA997RB-21

品名 : 0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

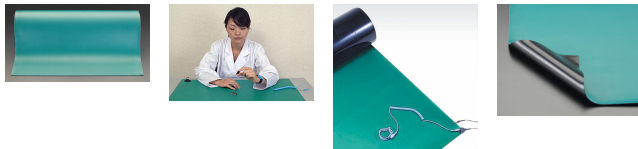

販売価格	43,000円(税抜) / 47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜) / 47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 01:58現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0696ページ1421ページ		



#### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	AS-501-0.6M
幅(m)	0.6	長さ(m)	10
厚み(mm)	2	材質	合成ゴム (導電性カーボン入り)
表面抵抗	(表): $10^4 \sim 10^6 \Omega$ (裏): $10^4 \sim 10^6 \Omega$		

テーブル用カーボン入り防静電気マット

※マットのみでは防静電はできません。リストストラップとグラウンドコードを併用してお使いください。

リストストラップとマットを使用した際の静電気の流れ

- ①リストストラップの先端に付いているクリップを導電性テーブルマットにつなげると、人体に帯電している静電気はテーブルマットへと流れます。
  - ②テーブルマットに流れた静電気を放出する為にはグラウンドコードを使用します。
  - ③グラウンドコードを鉄部等に接地することにより、テーブルマットに溜まった静電気を外部へと逃がせます。
- 全体の流れとしましては、『人体 → リストストラップ → テーブルマット → グラウンドコード → 外部』となります。  
※グラウンドコードを接続する際にはテーブルマットに市販の工具で穴を開け、スナップキットを装着する必要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.