



品番：EA997RB-405B

品名：1.0x5.0m/4.0mm ゴムシート(ブルー)

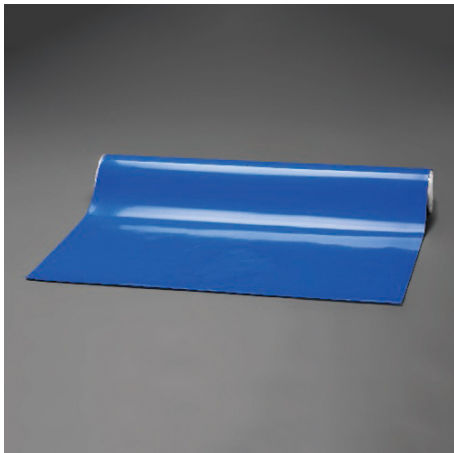

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 63,300円(税抜) / 69,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 63,300円(税抜) / 69,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/26 00:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1422ページ | | |

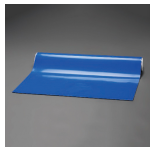

| 品番 | 品名 | 規格 | 単位 |
|--------------|---------------------------|----|----|
| EA997RB-205B | 1.0x2.0m/4.0mm ゴムシート(ブルー) | 2m | 巻 |
| EA997RB-305B | 1.0x3.0m/4.0mm ゴムシート(ブルー) | 3m | 巻 |
| EA997RB-405B | 1.0x5.0m/4.0mm ゴムシート(ブルー) | 5m | 巻 |
| EA997RB-505B | 1.0x5.0m/4.0mm ゴムシート(ブルー) | 5m | 巻 |

仕様


| | | | |
|------|----------------------------|-----|------------|
| 用途 | 作業台のクッション、作業現場の足元 汚れ防止に | カラー | ブルー |
| 厚み | 4.0mm | 幅 | 1m |
| 長さ | 5m | 材質 | NBR系ゴム板(※) |
| 耐熱温度 | 70℃ | 重量 | 約25.0kg |

屋内用

耐磨耗性、耐老化性に優れています。

※2026年2月よりSBR系からNBR系の材質に順次変更されます。

代替品
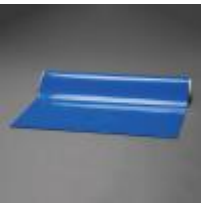
| | |
|--|----------------------------|
|  | 品番 EA997RB-205B コメント 2m |
|--|----------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

