


品番：EA997RB-80

品名：0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)

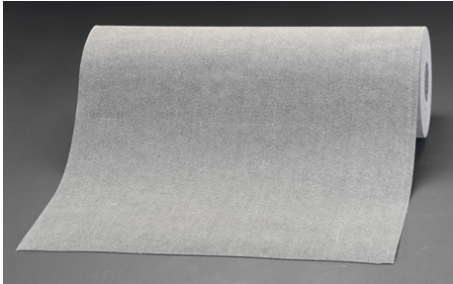

販売価格	43,500円(税抜)／47,850円(税込)			
カタログ価格	43,500円(税抜)／47,850円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/14 07:16現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	2079ページ			



工場の労務環境の改善をフルアシストする通路や広範囲に便利なランナータイプ

仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-181-356-0
用途	各種工場の通路、製造ライン、作業場、機械類の周囲、出入口など	材質	表面:レーヨン50%、ポリエステル50% 裏面:特殊ポリエチレン
サイズ	900mm×20m	厚さ	4mm
重量	約12kg		
ミシン目は入っていません。			
吸収量は自重の約2.7倍			
防災番号:EO 050287			
塩ビ不使用			
広範囲に敷き詰められるランナータイプ			
簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。			
裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。			
毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。			
油分や水分を素早く吸収するので、工場の労務環境の改善をフルアシストします。			

染みこんだ油で床を汚しません。

裏面にラミネート加工を施しているので、油が床にしみ出す心配がありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.