

 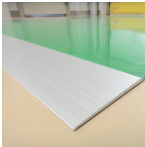


品番：EA997RE-72


品名：1200x900x 3mm 重量物車両用粘着マット(ウレタン)

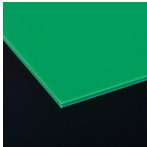

販売価格	70,000円(税抜)／ 77,000円(税込)		
カタログ価格	70,000円(税抜)／77,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2024/05/15 18:31現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1729ページ2110ページ		



 製品構造 100%のウレタンで構成されたフィルムが特徴です。



仕様

サイズ(mm)	1200×900	厚み(mm)	3
耐荷重	3～4t程度	材質	ポリウレタン
色	使用面:グリーン 設置面:ブルーグリーン	使用目安	1～2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。
使用方法	マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。	設置方法	①設置床をキレイに掃除します。 ②「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 ③設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 ④表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安:1晩(10～12時間)】
清掃方法	①水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 ②湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 ③残った水気を雑巾または給水モップ		

	で拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。	
重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用しています。		
マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。		
マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。		
水拭きで洗って粘着力が復元し、繰り返し使える		
粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々		
粘着剤不使用!マットの貼り替えも設置も楽々 マットに粘着剤を使用していないため、張り替え時に床に糊が残りません。 また、タイヤにも糊残りせず、汚れの広がりを防ぎます。 (※設置場所によっては床材が剥がれる恐れがございます。マットを剥がす際は端からゆっくり剥がしてください。)		
長く使えて維持費もかからず、低ランニングコスト		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.