



品番：EA997RE-73

品名：1800x1200x 3mm 重量物車両用粘着マット(ウレタン)

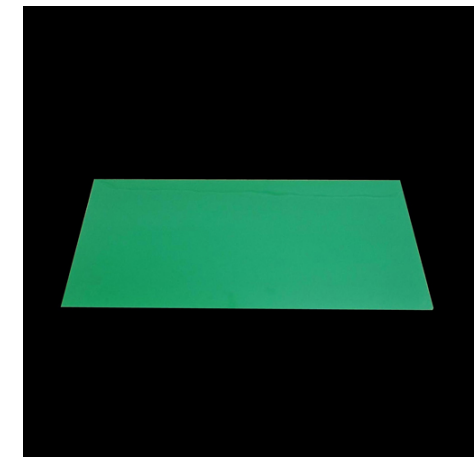

販売価格	139,900円(税抜)／153,890円(税込)		
カタログ価格	139,900円(税抜)／153,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/01 01:03現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1661ページ2029ページ		

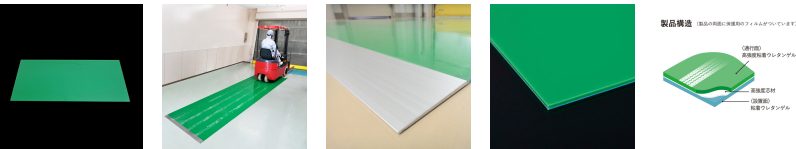

仕様

メーカー	エクシール	型番	LM01-10003
商品名	リフトマット	サイズ	1800×1200mm
厚さ	3mm	材質	ポリウレタン
耐荷重	3～4t程度	色	使用面:グリーン 設置面:ブルーグリーン
使用目安	1～2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。	使用方法	マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃してください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。
設置方法	①設置床をキレイに掃除します。 ②「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 ③設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。	清掃方法	①水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 ②湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 ③残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなり

	④表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安:1晩(10～12時間)】		ます。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。
重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用しています。			
マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。			
マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。			
水拭きで洗って粘着力が復元し、繰り返し使える			
粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々			
粘着剤不使用!マットの貼り替えも設置も楽々 マットに粘着剤を使用していないため、張り替え時に床に糊が残りません。 また、タイヤにも糊残りせず、汚れの広がりを防ぎます。 (※設置場所によっては床材が剥がれる恐れがございます。マットを剥がす際は端からゆっくり剥がしてください。)			
長く使えて維持費もかからず、低ランニングコスト			
【設置前のご注意】 ※屋外や、屋外から屋内への直接の搬入口などでの設置は、素材のウレタンを劣化させる熱や紫外線の影響が大きいため使用に適しません。必ず屋内の通路にご使用ください。 ※床やマットが濡れている間は滑りやすくなっています。また、水や油で濡れた状態の靴やタイヤでは通行しないでください。 ※マット上で車両を転回させたり、運搬物がマットに引っかかるとマットが破損する可能性があります。また、マット上でのリフトの停止や急発進もお控えください。 ※ゲルの粘着力で設置するため、凹凸のあるコンクリートなどの床面にはステンレス板などを敷いて設置してください。 ※設置には塗床や樹脂床が適していますが、材質によっては平らな床でも設置が難しい場合がございますので設置前に一度サンプルでご確認ください。 (設置場所によっては床材が剥がれる恐れがあるため、マットを取り外す際は端からゆっくりはがしてください。) ※厚みのあるマットのため、床とマットの段差が気になる場合はアルミスロープをご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.