


品番：EA997RE-81A

品名：900x600x 3mm 靴底・台車用粘着マット(ウレタン)

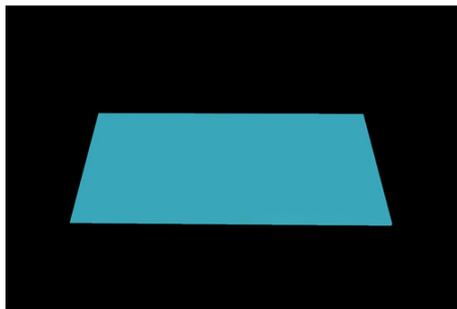

販売価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
カタログ価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/19 23:03現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1661ページ2029ページ		



仕様

メーカー	エクシール	型番	SM01-11001
商品名	ステップマット	サイズ(mm)	900×600
厚み(mm)	3	材質	ポリウレタン
耐荷重	～100kg程度	色	ブルーグリーン
使用目安	2～3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。		

靴底・台車のタイヤについての毛髪除去・ほこり除去に最適な粘着マットです。

抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合、菌の繁殖を心配される食品や医薬品の工場でも安心して使えます。

柔らかいゲルが靴底の凹凸部になじみ、踏むだけで靴底について小さなゴミやほこりがしっかりキャッチします。

マットに粘着剤不使用で、靴底や台車のタイヤに糊残りせず、汚れの広がりを防ぎます。

汚れによって粘着力が低下した時、水でマットの表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返し使えます。

マット自体の粘着力で設置するため、貼り替え時に床に糊が残りません。
(※設置場所によっては床材が剥がれる恐れがございます。マットを剥がす際は端からゆっくり剥がしてください。)

難燃規格 UL94V-2相当

3mmと薄型のため、開き戸前でもドアの開閉を妨げません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.