


品番 : EA997RE-91

品名 : 600x 900mm 靴底・台車用粘着マット(半導電)

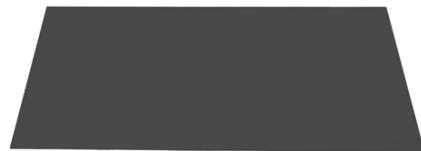

販売価格	40,000円(税抜)／44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜)／44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/18 08:19現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0697ページ 1661ページ 2030ページ		



## 仕様

メーカー	エクシール	型番	MAT3-0906VE
商品名	ステップマット	サイズ(mm)	600×900
厚み(mm)	3	材質	ポリウレタン
表面抵抗値	10^9Ω	色	グレー
耐荷重	~100kg程度	使用目安	2~3年程度

靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。

抗菌・防カビ剤を配合しています。

柔らかいゲルが靴底の凹凸部になじみ、小さなゴミやほこりもしっかりとキャッチします。

踏むだけで靴底の清掃になります。

3mmと薄型のため、開き戸前でもドアの開閉を妨げません。

マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。

※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている床への設置はお避けください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

