
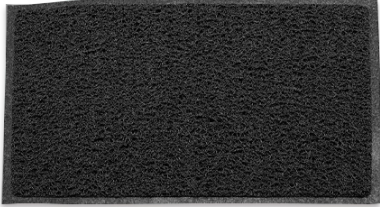


品番：EA997RG-122

品名：600x900mm ノンストップマット(耐油/ブラック)

|                                                                                   |         |                              |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 32,700円(税抜)／ 35,970円(税込)     |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格  | 32,700円(税抜)／35,970円(税込)      |      |   |
|                                                                                   | 在庫数     | 最新在庫: 1 （2024/05/04 01:15現在） |      |   |
|                                                                                   | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
|                                                                                   | カタログページ | 2112ページ                      |      |   |

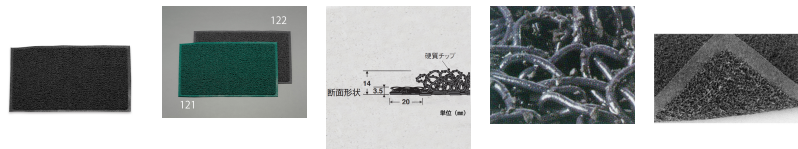

マット表面に硬質チップを付けた耐油性が高い滑り止めマット

仕様

|                                       |        |     |              |
|---------------------------------------|--------|-----|--------------|
| メーカー                                  | テラモト   | 型番  | MR-131-088-8 |
| 材質                                    | 塩化ビニール | サイズ | 600×900mm    |
| 厚み                                    | 約14mm  | カラー | ブラック         |
| マット表面の硬質チップにより、水や油による靴底の滑りを防止します。     |        |     |              |
| 高い耐油性<br>耐油性があるので、油汚れの激しい現場などにおすすめです。 |        |     |              |
| 水や油などが溜まらないコイル状構造でクッション性や通水性に優れます。    |        |     |              |
| 硬質チップで滑り止め加工<br>水や油による靴底の滑りを防止します。    |        |     |              |
| コイル状構造<br>水や油などが溜まらないコイル構造。           |        |     |              |
| 防災番号:ET 040102                        |        |     |              |

