


品番：EA997RH-73A

品名：900x1800mm エコ・レインマット(灰)

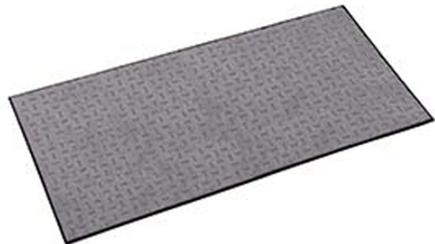

販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 13:43現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2078ページ		



靴底の水分を素早く吸い取り、雨の日のフロアをきれいに保つエコレインマット

### 仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-026-148-5
サイズ(mm)	900×1800	厚み(mm)	10.1(パイル8.5、ベース1.6)
カラー	グレー	材質	表面: ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%) 裏面: 軟質塩化ビニール
重量(kg)	5.5		

速吸水性で靴底の水分を素早く吸い取り雨の日のフロアをきれいに保ちます。

靴底の水分を素早く吸い取り、雨の日のフロアをきれいに保つエコレインマットシリーズ。

サイズが豊富なベーシックタイプ。

PETボトルリサイクル推進協議会により認定された、環境に優しいマットです。

毛足の柔らかいカットパイルと、アクセントのループパイルが、ソフトな踏み心地を与えつつ細かな砂やホコリも取り込みます。

繊維の原料そのものに顔料を練り込んだ原着糸を使用。

色落ち、色褪せなどに強く、堅牢度にも優れています。

再生素材

防災番号: EN 020069

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.