
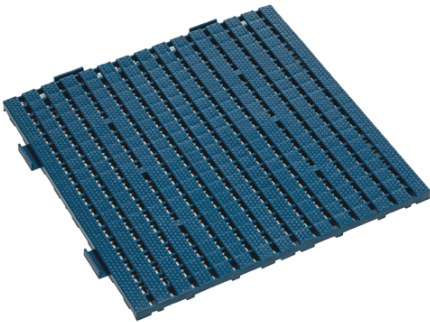


品番：EA997RJ-311

品名：600x600x25mm すのこ(組立式/ブルー)

	販売価格	4,730円(税抜)／5,203円(税込)		
	カタログ価格	4,730円(税抜)／5,203円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/02 07:20現在)		
	商品入数	1	販売単位	枚
	カタログページ	2076ページ		

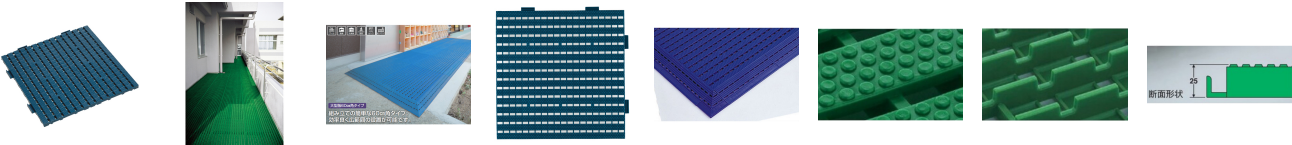

組み立ての簡単な60cm角タイプなので、効率良く広範囲の設置が可能

仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-091-070-3
用途	プール、倉庫、冷凍庫、通路、出入口、屋上、ベランダなどに	サイズ(mm)	600×600
厚み(mm)	25	カラー	ブルー
材質	ポリエチレン(再生樹脂)	重量(kg)	2.2
滑りにくいノンスリップ形状で広い面積もすぐ施工できる600mm角の大型スノコ。			
耐久性に優れ、湿気を防止します。			
効率よく広範囲の設置が可能です。			
通気性も高く、防湿用床材にも適しています。			
冷凍庫での使用も可能 ぜい化温度※-58℃以下の耐低温性なので、冷凍庫などでの使用も可能です。また通気性も高く、防湿用床材にも適しています。 【試験方法】JIS K 7216:1980「プラスチックのぜい化温度試験方法」 ※ぜい化温度:金属やプラスチックなどが可塑性や延性を失う温度。			
耐候剤入			
再生ポリエチレン100%使用			

塩ビ不使用
環境配慮商品
防災番号:EN 010024
専用ふちを取り付た場合、底ゴムを取り付けることはできません。予めご了承ください。
商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.