


品番：EA997RY-108

品名：900x1500mm 疲労軽減マット(穴あり)

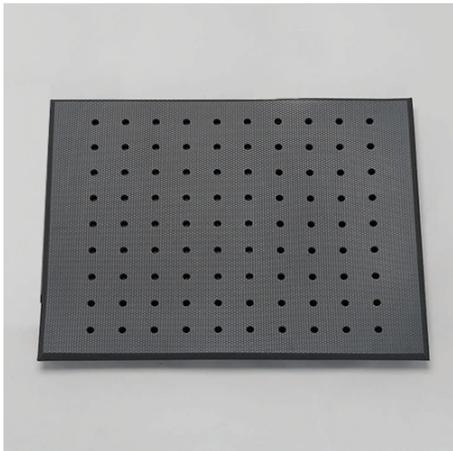

販売価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/30 11:55現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



### 仕様

メーカー	カーボーイ	型番	AM-06
商品名	足腰マット 穴あき	サイズ	900×1500mm
厚み	約17mm	材質	NBR、ポリウレタン
重量	約3050g	カラー	ブラック
引張強度	11kg/cm <sup>2</sup>	引裂強度	4.1kg/m <sup>2</sup>
硬度	8°~15°	耐熱性	1分以内200℃
セル構造	クローズ	耐候性	良
用途	立ち作業現場の疲労感軽減。 製品落下の衝撃保護。 床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。		

穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)

水・油の多い現場向け

床面保護や工具置きに最適です。

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。

エンボス加工で滑り止めの効果アップしました。

耐油、耐水仕様。吸水率1%以下です。

引張強度が強く、熱安定性にも優れます。

つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング

#### 代替品



**品番** EA997RY-103

**コメント** 穴無しになります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.