
 


品番：EA997XD-190A

品名：910x910mm ラバーシート

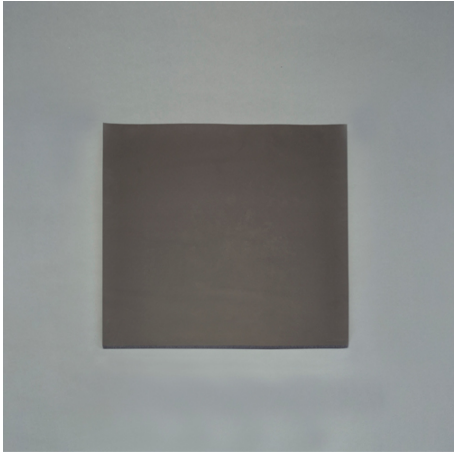

販売価格	2,440円(税抜)／2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜)／2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/30 10:25現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1416ページ		



ゴムスポンジ(発泡ゴム)の特性
①発泡ゴムは、柔軟性・弾力性に優れ、衝撃・振動の吸収性や耐圧性、耐熱性を高めます。
②発泡ゴムは、耐水性・耐油性に優れ、腐食性や薬品性に優れます。
③発泡ゴムは、耐熱性に優れ、高温・低温に耐えます。

品名	品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	重量(g)	単位
発泡ゴム	RS-9910	910×910	10	620	枚

クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えます

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	RS-9910
サイズ(mm)	910×910	厚み(mm)	10
材質	PVC、NBR(ニトリルゴム)	重量	620g
使用温度範囲	-5℃～40℃		

発泡ゴム製でクッション性・弾力性に優れ、保護材や足場の疲労軽減マットとして効果を発揮します。

PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。

防音・防振効果が見込めます。