
 


品番：EA997XD-83

品名：10x500mmx 5m スポンジロール(EPDM)

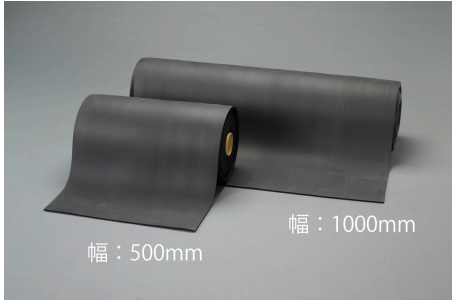

販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/07 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1418ページ		



特性表	
使用温度	-20℃~+80℃
耐候性	◎
反発弾性	○
耐油性	×
耐摩耗性	○
耐熱性	◎
引張強度	△
耐寒性	○
耐オゾン性	○
耐薬品性	○
耐老化性	◎

規格	
品名	10x500mmx 5m スポンジロール(EPDM)
品番	EA997XD-83
材質	EPDM
厚み	10mm
幅	500mm
長さ	5m
重量	約 2.5kg
梱包	1巻
在庫	最新在庫: 1
販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)
商品入数	1
販売単位	巻
カタログページ	1418ページ

仕様

材質	EDPM(エチレンプロピレン・ジエンゴム)	幅(mm)	500
長さ(m)	5	厚み(mm)	10
使用温度範囲	-20~80℃	硬度	5ポイント(計測方法:JIS K7312)
撥水性・耐候性・防音性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.