
 


品番：EA997XD-91

品名：3x1000mmx10m スポンジロール(EPDM)

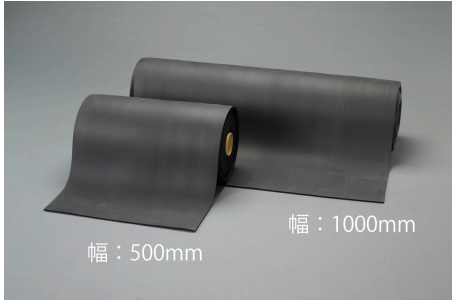

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 27,500円(税抜) / 30,250円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 27,500円(税抜) / 30,250円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/07 13:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1418ページ                      |      |   |



| 特性表   |           |
|-------|-----------|
| 使用温度  | -20℃~+80℃ |
| 耐候性   | ◎         |
| 反発弾性  | ○         |
| 耐油性   | ×         |
| 耐摩耗性  | ○         |
| 耐熱性   | ◎         |
| 引張強度  | △         |
| 耐寒性   | ○         |
| 耐オゾン性 | ○         |
| 耐薬品性  | ○         |
| 耐老化性  | ◎         |

| 規格 |                            |
|----|----------------------------|
| 品名 | 3x1000mmx10m スポンジロール(EPDM) |
| 品番 | EA997XD-91                 |
| 材質 | EPDM                       |
| 幅  | 1000mm                     |
| 長さ | 10m                        |
| 厚み | 3mm                        |
| 重量 | 約30kg                      |
| 梱包 | 巻                          |
| 在庫 | 最新在庫: 1                    |

### 仕様

|                     |                       |        |                       |
|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 材質                  | EDPM(エチレンプロピレン・ジエンゴム) | 幅(mm)  | 1000                  |
| 長さ(m)               | 10                    | 厚み(mm) | 3                     |
| 使用温度範囲              | -20~80℃               | 硬度     | 5ポイント(計測方法:JIS K7312) |
| 撥水性・耐候性・防音性に優れています。 |                       |        |                       |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.