


品番：EA998TB-24.5

品名：24.5cm 安全靴(耐油)

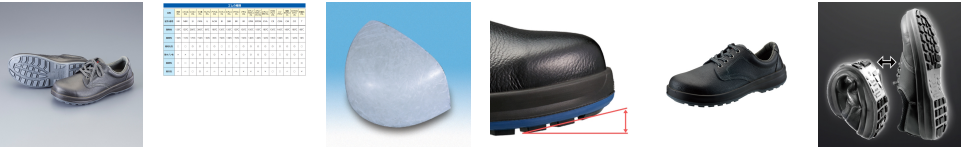

販売価格	10,800円(税抜)／ 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	足
カタログページ	2209ページ		



仕様

メーカー	シモン (Simon)	型番	1523420
商品名	SS11P加工	規格	JIS T 8101 C I /S/P1/F2/HI1/H
材質	甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工 先芯:ワイドACM樹脂先芯 中敷:カップインソール 靴底: SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)	サイズ	24.5cm
幅	3E	重量	840g(26.0cm／両足)
ワイドACM樹脂先芯なので、足あたりを軽減し、軽くて強いです。			
甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぎます。			
フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口			
JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格			
つまずき防止設計			

