


品番：EA998TB-27.5

品名：27.5cm 安全靴(耐油)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/23 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	足
カタログページ	2209ページ		

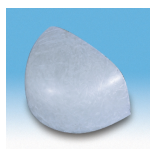

#### 仕様

メーカー	シモン(Simon)	型番	1523420
商品名	SS11P加工	規格	JIS T 8101 C I /S/P1/F2/HI1/H
材質	甲被:牛革(型押しソフト)+特殊ウレタン加工 先芯:ワイドACM樹脂先芯 中敷:カップインソール 靴底: SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)	サイズ	27.5cm
幅	3E	重量	840g(26.0cm/両足)

ワイドACM樹脂先芯なので、足あたりを軽減し、軽くて強いです。

甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぎます。

フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口

JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格

つまずき防止設計

#### 代替品

品番	EA998TB-27.5A
コメント	耐滑性の向上、インソールノグレートアップ



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.