
 


品番：EA998VA-25.5A

品名：25.5cm 安全靴(耐油底)

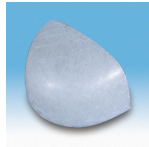

販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/17 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	足
カタログページ	2209ページ		



#### 仕様

メーカー	シモン (Simon)	型番	1630090
商品名	SF18黒	材質	甲部:牛革(型押しソフト)+メッシュ、 中敷:クレイドル・インソール、 ソール: SX3層底Fソール(SX高性能樹脂+2層SXラバー)
サイズ	25.5cm	幅	3E
重量	860g(26.0cm/足)	規格	JIST 8101 C I /S/P1/F2/HI1/H

優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。

柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。

耐油性、耐滑性、衝撃吸収性に優れています。

ワイドACM樹脂先芯・かかとに再帰反射材採用

甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」

抗菌防臭加工のインソール

装着しやすく、ソフトな履き心地  
「履きロククッション」

障害物や路面の凸凹を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

接地面積が大きく安定感に優れるフラット・ソールを採用

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.