


品番：EA998ZB-1

品名：340x235mm かんじき

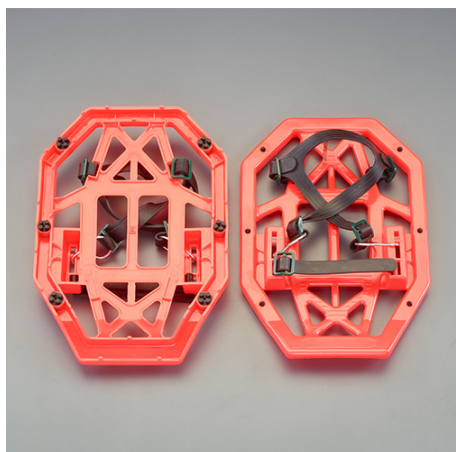

販売価格	3,570円(税抜) / 3,927円(税込)		
カタログ価格	3,570円(税抜) / 3,927円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/11 14:09現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	2228ページ		



モデルチェンジ内容 25/03/07 ●取付部の形状が変更しました (No.56、57 1239)

仕様

メーカー	ベルmont (belmont)	型番	PI-1487
材質	本体: ポリエチレン(耐冷温度:-30℃) スパイク: エラストマー樹脂(耐冷温度:-30℃)	サイズ	340×235mm
対応サイズ	フリー(靴前部: 横幅115mmまでご使用可能)	重量	650g(片足)

ゴムワンタッチ式なので取付が簡単に行えます。

裏面にゴム製スパイクが6箇所についていますので、滑りにくいです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.